


# 接続ケーブル NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

部品番号: 8031122

廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

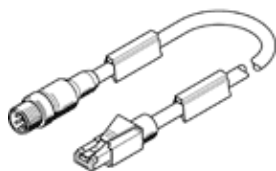

## データシート

特長	値
取付方向	任意
質量	455 g
配線方式1	4ピンM12x1 ストレートプラグ Dコード スクリーン
配線方式2	ストレートプラグコネクタ、RJ45、4ピン
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 50 V
40°C時の許容負荷電流	1 A
サージの強さ	0.8 kV
Ethernetケーブル	タイプ : CAT.5
ケーブル長さ	10 m
配線特長	Basic
ケーブルテストコンディション	Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測
最小ケーブル曲半径	52 mm
ケーブル径	6.4 mm
ケーブル径精度	± 0,2 mm
ケーブルの構造	2x(2x0,14)
導管定格断面	0.14 mm <sup>2</sup>
ターミナル断面図	0.14 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP20 IP67
ケーブル可動時の周囲温度	-20 ... 80 °C
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PUR)
被膜の色	青
材質 ( クランプコネクタ )	真鍮 ニッケルメッキ、金メッキ