


パネル照明 SBAL-C6-A-R

部品番号: 8031159
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

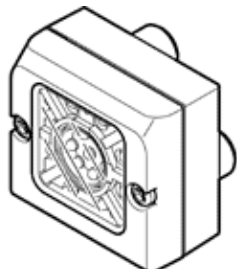

データシート

特長	値
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
認証	RCM Mark
運転距離	100 - 300 mm
照明タイプ	パネル照明
透過性	赤 LED クリア
Wavelength	620 nm
配線方式	12ピン 2x M12 プラグ
トリガーレベル	レベル 10 V ~ UB
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
残存リップル	10 %
連続運転時の電流消費量	80 mA
フラッシュ運転時の電流消費量	250 mA
直列に接続可能な装置の最大数	4
誤極性保護	全ての電気配線に適用
連続運転時の周囲温度	0 ... 50 °C
フラッシュ運転時の周囲温度	0 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 60 °C
保護仕様	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
質量	60 g
取付方法	あり溝に固定 アクセサリ
Material housing	強化ABS
材質	RoHS対応