


# サブベース VABS-S1-1S-N38

製品番号: 8032643

FESTO

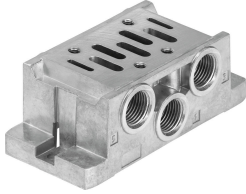

## データシート

特徴	値
幅	48 mm
規格ベース	ISO 5599-1
操作方法	電動
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa
作動電圧	0 bar...16 bar
制御圧力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
真空に最適	はい
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 -C...60 -C
流体温度	-10 -C...60 -C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	230 g
取付方法	ねじ M5用取付穴付
パイロットエア接続12/14	NPT1/8
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
空気圧ポート 3	3/8 NPT
空気圧接続 4	3/8 NPT
エア接続ポート 5	3/8 NPT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト