


接続プレート VABS-S1-2S-N12

部品番号: 8032645

FESTO

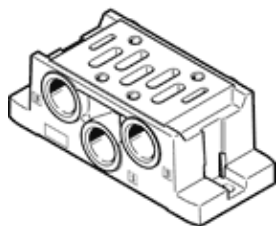

データシート

特長	値
幅	58 mm
規格	ISO 5599-1
操作方法	電気
シール	ソフトシール
取付方向	任意
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
使用圧力	0 ... 16 bar
Pilot pressure MPa	0 ... 1 MPa
パイロット圧力	0 ... 10 bar
真空使用	あり
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	380 g
取付方法	Via through-hole for M6 screw
外部パイロット接続ポート12/14	1/8 NPT
エア接続ポート 1	1/2 NPT
エア接続ポート 2	1/2 NPT
エア接続ポート 3	1/2 NPT
エア接続ポート 4	1/2 NPT
エア接続ポート 5	1/2 NPT
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト