


サブプレート
VABS-S1-1HS-G38
製品番号: 8032646

FESTO

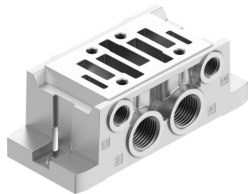

データシート

特徴	値
幅	48 mm
排気機能	スロットル調整可
規格ベース	ISO 5599-1
最大バルブ連数	1
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
真空中に最適	はい
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	230 g
取付方法	ねじ M5用取付穴付
パイロットエア接続12/14	G1/8
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
空気圧ポート 3	G3/8
空気圧接続 4	G3/8
エア接続ポート 5	G3/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト