


取付金具 NEAU-A-N8-1

部品番号: 8032868

FESTO

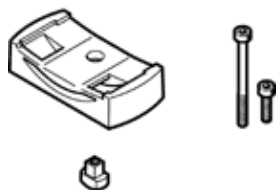

データシート

特長	値
サイズ	1
デザイン	T溝用
取付方法	T溝に固定 平行, T溝に対して右 クリップイン
周囲温度	-25 ... 85 °C
保管温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	強化PA
Material screws	ステンレス
Material slot nut	真鍮ニッケルメッキ