


接続プレート VMPAL-AP-10-RV

部品番号: 8035230

FESTO

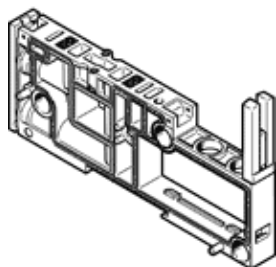

データシート

特長	値
幅	10 mm 10.7 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	10.7 mm
内蔵機能	チェックバルブ
バルブ位置	1
流れ方向	逆流不可
バルブターミナル構造	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
真空使用	なし
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	25 g
エア接続ポート 2	for 10 mm cartridge
エア接続ポート 4	for 10 mm cartridge
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	強化PA