


従動軸 ELFA-RF-80- -

部品番号: 8037968

FESTO

多軸アプリケーションにおいてカヤモーメントをサポート

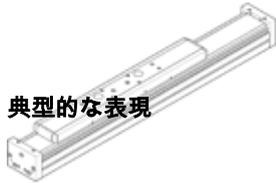

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	50 ... 7,000 mm
サイズ	80
取付方向	任意
ガイド	ローラガイド
構造	ガイド
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	10 m/s
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
2次断面モーメント _y	269.84E+03 mm ⁴
2次断面モーメント _z	1,018.5E+03 mm ⁴
最大負荷: F _y	800 N
最大負荷: F _z	800 N
最大アイドリング置換抵抗	40 N
最大トルク: M _x	30 Nm
潤滑期間: 距離による	10,000 km
0mmストロークの基本質量	4,280 g
10mmストロークあたりの加算質量	47.13 g
取付方法	アクセサリ
Material of profile	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	RoHS対応
Material cover tape	ステンレスバンド
Material of guide	鋼
Material slide	鍛造アルミ合金 陽極化処理