


チェック弁 VMPA2-RV

部品番号: 8039821

FESTO

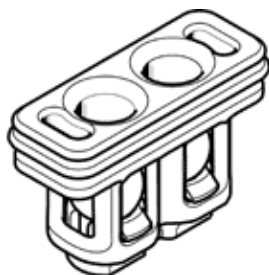

データシート

特長	値
バルブ機能	パイロットチェック
操作方法	空気圧
取付方法	クリップ
標準流量	330 l/min
Operating pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
使用圧力	0.5 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	0.5 ... 8 bar
Pilot pressure	7.25 ... 116 psi
周囲温度	-5 ... 50 °C
Material housing	POM
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
取付方向	任意
駆動タイプ、コントロールノンリターン機能	空気圧
温度範囲での作動圧力	0.5 ... 8 bar
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 40 °C
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
質量	0.19 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR