


制御盤の管路

NEFU-D12G4-R3DW4

部品番号: 8040457

FESTO

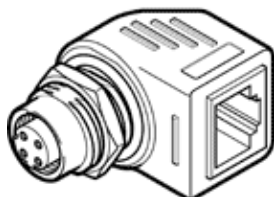

データシート

特長	値
長さ	40,1 mm
適合または準拠規格	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
取付方法	ネジで締め付け
配線方式1	4ピンM12x1ストレートソケット, Dコード
配線方式2	4ピンRJ45アングルソケット
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	2 A
サージの強さ	0.8 kV
伝送特性	カテゴリ5 (EN 50173, クラスD) 準拠 カテゴリ5 (ISO/IEC 11801, クラスD) 準拠
保護仕様	IP20 IP65 IP67
周囲温度	-5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	真鍮ニッケルメッキ PA 亜鉛ダイカスト
ハウジングカラー	黒
Material electrical contact	真鍮 金メッキ