


ソレノイドコイル

VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

部品番号: 8040578

FESTO

for armature system F19, metric cable connector, 60 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.

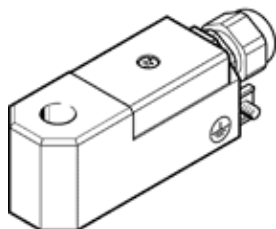

データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	60 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA 60 V DC: 1.8 W
許容電圧変動	-15 % / +10 %
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ガス防爆	Ex e mb IIC T6, T5, T4 Gb
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
粉塵防爆	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
EU外での防爆認証	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
防爆発火等級	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
認証発行部	BVS15 ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
保護仕様	IP64
質量	330 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material solenoid coil	PA UP