
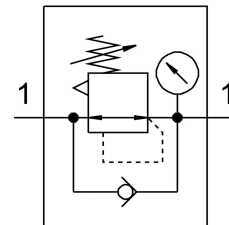


# レギュレータプレート VMPA14-B8-R1C2-C-06

製品番号: 8043342

FESTO

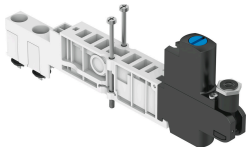

## データシート

| 特徴                | 値                              |
|-------------------|--------------------------------|
| 幅                 | 14 mm                          |
| 取付位置              | 任意                             |
| スタッキング            | 1用レギュレータ                       |
| コントローラ機能          | 出力圧力定数<br>二次排気あり               |
| 圧力計の選択            | 可能                             |
| 制御圧力範囲            | 0.5 bar...6 bar                |
| 入力圧力 <sub>1</sub> | 0.5 bar...10 bar               |
| 作動流体              | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報      | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK        | 1 - 低耐腐食性                      |
| LABS 認証           | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 保護等級              | IP65<br>IEC 60529に準拠           |
| 周囲温度              | -5 -C...50 -C                  |
| 許容締付トルク           | 0.65 Nm                        |
| 製品質量              | 76 g                           |
| 取付方法 垂直スタッキング     | マニホールドブロック上                    |
| 圧力計接続部            | M5                             |
| マテリアルに関する注意事項     | RoHS準拠                         |
| 操作部品材質            | PA                             |
| 材質 シール            | NBR                            |
| コントローラハウジング材質     | PA                             |