


サブベース VMPA14-FB-AP-4-1-T1

製品番号: 8043928

FESTO

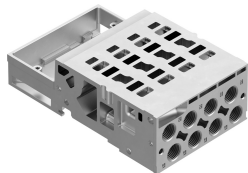

データシート

特徴	値
幅	65.5 mm
長さ	107.3 mm
グリッド寸法	14.8 mm 14.9 mm
最大バルブ連数	4
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	250 g
空気圧接続 2	M7 G1/8
空気圧接続 4	M7 G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト