


# 接続プレート VABS-K1-7B-12-U14-P

部品番号: 8047063

FESTO

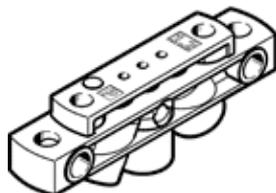

## データシート

特長	値
オリフィス径	1.2 mm
バルブサイズ	7 mm
液体を接続	Female thread 1/4-28 UNF-2B
取付方向	任意
構造	Connection direction underneath
流れ方向	逆流れ可能
作動流体	流体媒体 ガス状媒体
作動/パイロット流体に注意	Observe resistance of materials that come into contact with media
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 70 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
バルブ取付時の最高締付トルク	0.15 Nm
継手の最大締付トルク	0.6 Nm
質量	3 g
サブベースの取付方法	取付穴
バルブの取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	PEEK
Material threaded sleeve	ステンレス