


# 入力モジュール

## CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

部品番号: 8047506

FESTO

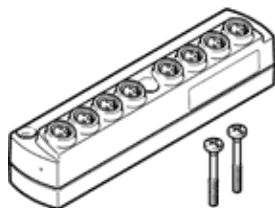

## データシート

特長	値
寸法WxLxH	27 mm x 123 mm x 40 mm
スクリーンサイズ	28 mm
質量	75 g
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 40 °C
保護仕様	IP65 IP67
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
耐振動	重度レベル2 ( FN 942017-4およびEN 60068-2-6 ) での輸送テスト
耐衝撃性	衝撃テスト: 重要度レベル2 ( FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠 )
ラインの最長	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
Diagnostics via LED	Error per module
Output数	0
作動電圧 DC	24 V
Nominal operating voltage DC for electronics/sensors	24 V
Permissible voltage fluctuations for electronics/sensors	± 25 %
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage for electronics/sensors	Typical 12 mA
Electrical connection, input, function	Analogue input
Electrical connection, input, connection type	8xソケット
Electrical connection, input, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection, input, number of pins/wires	4
Input数	8
モジュールあたりの最大残存入力電流	0.2 A
測定装置	Current
信号範囲	4 - 20 mA
絶縁: チャンネル-チャンネル	なし
絶縁: チャンネル-内部バス	なし
保護 ( 短絡 )	内部ヒューズ