


ローレバーバルブ VAOM-R4-20-D2-32

部品番号: 8049237

FESTO

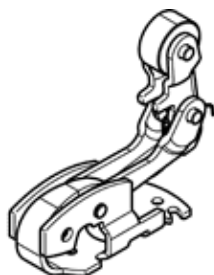

データシート

特長	値
幅	20 mm
操作方法	メカ機構
取付方向	Movement plane
構造	Toggle lever
制御方法	直動
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ネジで締め付け
材質	RoHS対応
Material mounting adaptor	亜鉛メッキ鋼