


パラレルモジュール EAMM-U-60-D40-57AC-91

部品番号: 8058939

FESTO

電動アクチュエータに適合

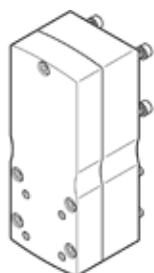

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|------------------------|
| サイズ | 60 |
| 取付方向 | 任意 |
| 最高速度 | 6,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 ... 60 °C |
| 相対湿度 | 0 - 95 % |
| 保護仕様 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 負荷慣性モーメント | 26.7 kgmm ² |
| 無負荷時のトルク | 0.07 Nm |
| 変換トルク | 3 Nm |
| 質量 | 1,150 g |
| インタフェースコード, アクチュエータ | D40 |
| インタフェースコード, モータ | 57AC |
| 材質 | RoHS対応 |