


モータ折り返しキット EAMM-U-110-S62-88A-207

製品番号: 8059058

FESTO

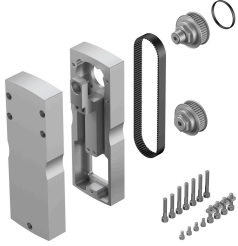

データシート

特徴	値
サイズ	110
取付位置	任意
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	799 kgmm ²
アイドル駆動トルク	0.3 Nm
伝達トルク	9.5 Nm
製品質量	6900 g
インタフェースコード アクチュエータ	S62
インタフェースコード モータイン	88A
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠