


カップリングプラグ NPHS-S6-M-G12F

部品番号: 8059264

FESTO

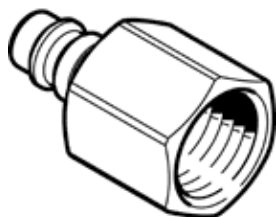

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|-------------------------------|
| オリフィス径 | 7.85 mm |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 49 g |
| エア接続ポート 1 | 雌ネジG1/2 |
| 材質 | RoHS対応 |