


# camera head SBPB-R2B-U3-1E1A-C

部品番号: 8066466  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2025年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

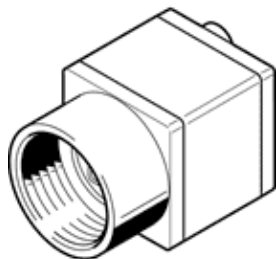

## データシート

特長	値
センサ分解能	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
レンズアタッチメント	C-Mount
可視範囲	選択した項目によって異なります
幅	29 mm
高さ	29 mm
長さ	49 mm
取付方法	取付金具付
作動電圧 DC	5 V
消費電力	1.3 ... 1.5 W
許容電圧変動	+/- 5 %
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	20 - 80 %
保護仕様	IP30
保護等級について	組付状態による
周囲環境	外部光線干渉保護シールド 可能な限りクリーンな周囲空気 ドライ
周囲温度	0 ... 40 °C
質量	52 g
露出時間	9 µs ... 2,000 ms
イメージレート ( frame )	60 fps
センサタイプ	モノクロ
運転距離	選択した項目によって異なります
USB interface, function	供給電圧 Communication
USB interface, connection type	プラグソケット
USB interface, connection technology	USB 3.0 type B micro
USB interface, number of pins/wires	10
Input/output interface, function	No function
材質	RoHS対応
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy