


camera head SBPB-R9B-U3-1E1A-C

部品番号: 8066470
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2025年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

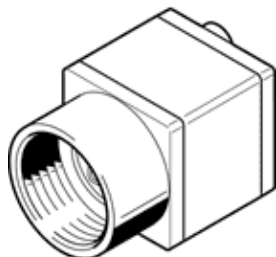

データシート

特長	値
センサ分解能	2456 x 2054 pixels (5 MPix)
レンズアタッチメント	C-Mount
可視範囲	選択した項目によって異なります
幅	29 mm
高さ	29 mm
長さ	49 mm
取付方法	取付金具付
作動電圧 DC	5 V
消費電力	2.3 ... 3 W
許容電圧変動	+/- 5 %
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	20 - 80 %
保護仕様	IP30
保護等級について	組付状態による
周囲環境	外部光線干渉保護シールド 可能な限りクリーンな周囲空気 ドライ
周囲温度	0 ... 40 °C
質量	52 g
露出時間	27 µs ... 999 ms
イメージレート (frame)	36 fps
センサタイプ	モノクロ
運転距離	選択した項目によって異なります
USB interface, function	供給電圧 Communication
USB interface, connection type	プラグソケット
USB interface, connection technology	USB 3.0 type B micro
USB interface, number of pins/wires	10
Input/output interface, function	No function
材質	RoHS対応
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy