


接続プレート VABS-P12-S-M5-P3

部品番号: 8068637

FESTO

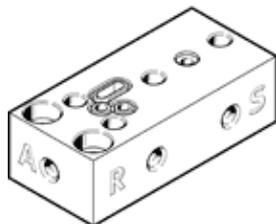

データシート

特長	値
幅	25 mm
取付方向	任意
特徴	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
バルブ位置	1
使用圧力	0 ... 1.7 bar
標準流量	>= 27 l/min
標準流量 (2->3)	>= 28 l/min
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1] 不活性ガス Oxygen
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可 最大粉塵サイズ : 5µm
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 70 °C
流体温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 70 % 非凝縮
保護仕様	IP00
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-20 ... 70 °C
質量	55 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M5
Pneumatic connection 2S	M5
エア接続ポート 3	M5
エア接続ポート 5	M5
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy