
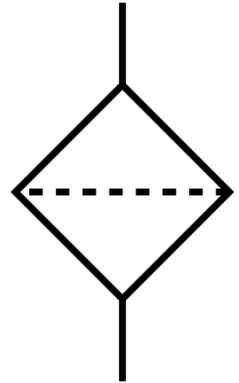


# 真空フィルタ OAFF-G3-7

製品番号: 8068945

FESTO

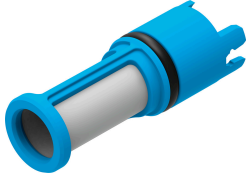

## データシート

| 特徴             | 値  |
|----------------|--|
| ろ過度            | 40 µm  |
| 発注単位           | 10   |
| 使用圧力           | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 000032...0 000032 |
| 作動電圧           | -0.95 bar...0 bar                            |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:...]-に基づく大気               |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 製品質量           | 1.5 g  |
| 取付方法           | 延期可能<br>はめ込み式                                |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                       |
| 材質 シール         | NBR  |
| 材質: フィルタ       | 繊維<br>PA                                     |
| 材質 ハウジング       | POM  |
| エジェクタインパルスの適合性 | 0.7 MPa<br>7 bar                             |
| エジェクタパルス適性     | 101.5 000032                                 |