 



# ボールバルブ駆動ユニット VZBM-A-2"-RP-25-D-2-B2-PB80

部品番号: 8070249

FESTO

Brass ball valve actuator unit, with single-acting actuator DFPD  
2/2-way, nominal width 2", PN25, thread EN 10226-1.

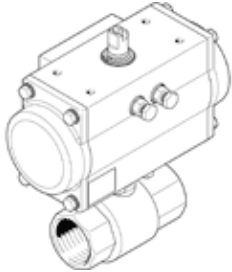

## データシート

| 特長               | 値   |
|------------------|---|
| 構造               | 2方向ボールバルブ<br>スイベル軸  |
| 操作方法             | 空気圧   |
| 取付方向             | 任意  |
| 取付方法             | ライン設備   |
| プロセスバルブ接続        | Rp2   |
| 切換位置表示           | スロット指示/フロー指示  |
| DN: 呼び径          | 50  |
| 使用圧力             | 5.5 ... 8 bar   |
| プロセスバルブの呼び圧力     | 25  |
| 流体               | ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス<br>水 (水蒸気除く)<br>中性流体 |
| 作動流体             | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア                               |
| 作動/パイロット流体に注意    | 周囲温度/流体温度以下での露点10°C<br>給油運転可能 (継続運転に必要)                     |
| 流体温度             | -15 ... 90 °C   |
| 周囲温度             | -20 ... 80 °C   |
| Kv値              | 243 m3/h  |
| 材質               | RoHS対応  |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III  |
| Material housing | 真鍮ニッケルメッキ   |
| ハウジングの材質番号       | CW617N  |
| Material seals   | FPM<br>HNBR<br>PTFE   |
| Material ball    | Brass, chrome-plated  |
| ボールの材質番号         | CW614N  |
| Material shaft   | 真鍮  |
| シャフトの材質番号        | CW614N  |
| 質量               | 5,723 g   |
| 耐酸性クラス: CRC      | 1 - 腐食ストレス低   |