


接続ケーブル NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9

部品番号: 8072582
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2025年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

109876 54321

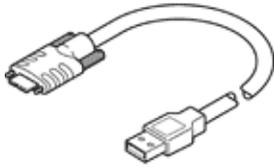

データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
質量	422 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	USB 3.0 type B micro
電気接続ポート1, 芯/線数	10
電気接続ポート1, 占有芯/線数	9
電気接続ポート1, 取付方法	2x screws M2x0.4
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	USB 3.0 type A
電気接続ポート2, 芯/線数	9
電気接続ポート2, 占有芯/線数	9
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	1.8 A
サージの強さ	0.3 kV
ケーブル長さ	5 m
配線特長	標準
ケーブルテストコンディション	要求のテストコンディション
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 125 mm
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 125 mm
ケーブル径	6.2 mm
ケーブルの構造	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28) シールド
導管定格断面	0.08 mm ² 0.128 mm ² 0.324 mm ²
保護仕様	IP20
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-20 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-20 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応 ハロゲンを含まない
汚染度	1
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	PVC
被膜の色	黒