


接続プレート VABS-BE-BS-G14-V14-A

部品番号: 8072668

New

FESTO

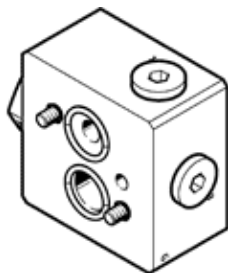

データシート

特長	値
取付方向	任意
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65 組付状態による
質量	330 g
取付方法	取付穴とねじ
パイロット接続ポート12	G1/4
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
エア接続ポート 3	G1/4
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミ材
Material seals	NBR