 



Holding brake DACS-25-A-S

部品番号: 8072772

FESTO

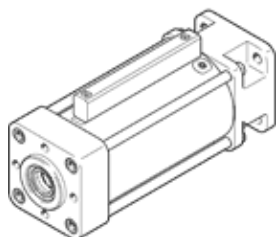

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| 取付方向 | 任意 |
| 移動方向に対するクランプ方法 | 両端 スプリングでクランプし、エアで解除 |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| セーフティ機能 | 動作の停止と保持 |
| パフォーマンスレベル (PL) | Stopping, holding, blocking a movement/category 1, Performance Level c |
| Operating pressure MPa | 0.38 ... 0.8 MPa |
| 使用圧力 | 3.8 ... 8 bar |
| Operating pressure | 55.1 ... 116 psi |
| 許容テスト圧力 | 8 bar |
| 最低開放圧力 | 3.8 bar |
| クランプ材料の形状: 丸形 | 25 mm |
| 認証 | TÜV |
| CEマーク | EUマシンガイドライン準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for machines |
| 認証発行部 | TÜV CA 697 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 静的保持力 | 8,200 N |
| 質量 | 12,832 g |
| 取付方法 | 雌ネジ アクセサリ |
| クランプユニットのリリース用ポート | G3/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material spring | ステンレス |
| Material housing | 鋼 |
| Material clamp jaws | 合金鋼 |
| Material piston | 鋼 |