


真空パッド OGVM-20X60-GV-N-G14F

部品番号: 8073862

FESTO

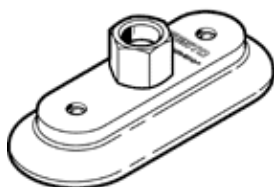

データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	5 mm
最小ワークピース半径	12.5 mm
オリフィス径	6 mm
真空パッドサイズ	20x60 mm
真空容量	5 cm ³
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	Oval, bell-shaped
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
使用圧力	-0.6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
公称作動圧力の保持力	81 N
使用圧力時の垂直横荷重	103 N
質量	16 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	雌ネジ1/4
色	黒
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material suction cup	NBR