 



# 真空パッド

## OGVM-55X115-AV-N-G14F

部品番号: 8073867

FESTO

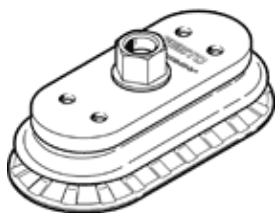

## データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	13 mm
最小ワークピース半径	50 mm
オリフィス径	8 mm
真空パッドサイズ	55x115 mm
真空容量	52 cm <sup>3</sup>
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	Oval, bellows, 1.5 convolutions
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
使用圧力	-0.6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
公称作動圧力の保持力	200 N
使用圧力時の垂直横荷重	234 N
質量	76 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	雌ネジ1/4
色	黒
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material suction cup	NBR