 



真空パッド

OGVM-70X145-AV-N-G14F

部品番号: 8073868

FESTO

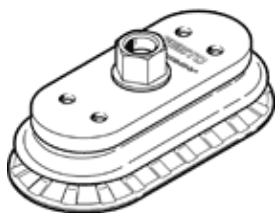

データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	16.5 mm
最小ワークピース半径	70 mm
オリフィス径	8 mm
真空パッドサイズ	70x145 mm
真空容量	111 cm ³
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	Oval, bellows, 1.5 convolutions
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
使用圧力	-0.6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
公称作動圧力の保持力	446 N
使用圧力時の垂直横荷重	317 N
質量	156 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	雌ネジ1/4
色	黒
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material suction cup	NBR