


# ショックアブソーバ DYEF-G8-M14-Y1

部品番号: 8073908

★ Core product range

FESTO

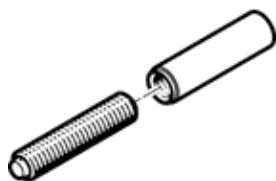

## データシート

特長	値
サイズ	M14
ストローク	1.2 mm
クッション	P メタルストップなし固定クッション
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	0.8 m/s
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
クッションストローク	1.2 mm
最大締付トルク	8 Nm
ストロークあたりの最大消費エネルギー	0.45 J
質量	136.5 g
取付方法	ねじスレーブ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス