
 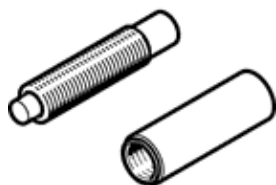


# ショックアブソーバ DYSS-G8-2-4-Y1F

部品番号: 8073911

★ Core product range

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	2
ストローク	4 mm
クッション	自己調整
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	0.5 m/s
リセット時間 短	0.5 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 70 °C
クッションストローク	4 mm
最大抑止力	60 N
最大締付トルク	0.5 Nm
ストロークあたりの最大消費エネルギー	0.1 J
時間あたりの最大消費エネルギー	270 J
残存エネルギー	0.003 J
リセット力	0.7 N
質量	3.9 g
取付方法	ねじスリーブ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス