


# マニホールド VABM-P7-18MB-G18-M5-8

製品番号: 8076391

FESTO

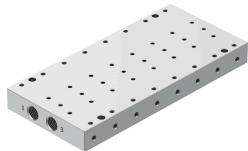

## データシート

特徴	値
グリッド寸法	18 mm
構造	接続方向, 下向き
最大バルブ連数	8
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
バルブ取付の最大締付トルク	0.6 Nm
製品質量	360 g
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金