


負荷取付金具 DARD-L8-32-S

部品番号: 8081467

FESTO

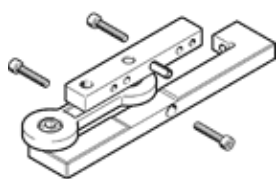

データシート

特長	値
サイズ	32
ラジアル公差 +/-	2.5 mm
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
力方向の短時間許容負荷 ±	3,000 N
力方向の長時間許容負荷 ±	1,500 N
質量	294 g
材質	RoHS対応 Free of copper
Material adapter	アルミアルマイト処理
Material screws	亜鉛めつき鋼