


# マニホールドクリップ VABM-P6-15MB-G18-M5-8

部品番号: 8083548

FESTO

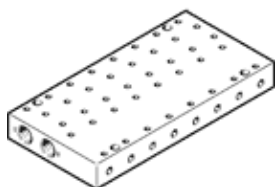

## データシート

特長	値
スクリーンサイズ	15 mm
構造	Connection direction underneath
バルブ位置	8
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
バルブ取付時の最高締付トルク	0.6 Nm
質量	280 g
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	M5
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金