


# piston actuator DFPK-75-20-PR-V4

部品番号: 8083964

FESTO

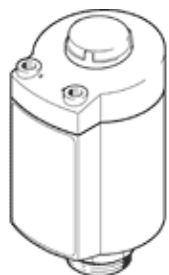

## データシート

特長	値
アクチュエータサイズ	75
ストローク	20 mm
取付方向	任意
位置検出	メカ式インジケータ付
制御機能	ノーマルクローズ (スプリングにより)
Operating pressure MPa	0.5 ... 1 MPa
使用圧力	5 ... 10 bar
Operating pressure	72.5 ... 145 psi
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex h IIC T6...T4 Gb
粉塵防爆	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
防爆発火等級	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP67 IP69K
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	2,539 g
接続ポート径	雌ネジG1/8
材質	RoHS対応
Material cover	鋳造ステンレス
Material seals	FPM
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material piston rod	ステンレス