


カバーキット VAVC-F12-SCC-20-TP

部品番号: 8084036

FESTO

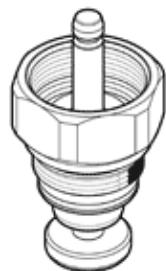

データシート

特長	値
DN : 呼び径	20
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体	蒸気 ミネラルオイルベースの油圧油 不活性ガス ミネラルオイル 水 ろ過 (200µm) 圧縮空気 中性流体
Note on the medium	Gaseous media are only permitted with inflow via valve seat.
流体温度	-30 ... 200 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
保管温度	-10 ... 60 °C
取付方向	任意
質量	363 g
材質	RoHS対応
Material cover	ステンレス
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE, modified