


ギヤボックス EMGA-40-A-G5-40P

部品番号: 8085343

FESTO

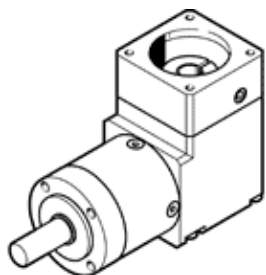

データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	40 mm
モータフランジサイズ	40 mm
ねじれバックラッシュ	0.35 deg
ギアユニットタイプ	直角駆動減速機
減速比	5:1
最大入力速度	18,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出カトルク	7.5 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.035 kgcm ²
最大出カトルク	12 Nm
最大効率	95 %
回転抵抗度	0.8 Nm/arcmin
質量	500 g
減速機のインタフェース、出カシャフト	40G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	40P
材質	RoHS対応