


ギヤボックス EMGA-80-A-G3-100A

部品番号: 8085348

FESTO

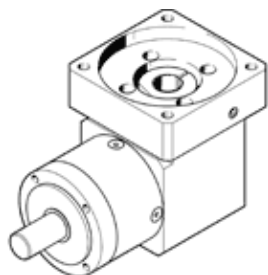

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------|-------------------------|
| 減速機フランジサイズ | 80 mm |
| モータフランジサイズ | 100 mm |
| ねじれバックラッシュ | 0.22 deg |
| ギアユニットタイプ | 直角駆動減速機 |
| 減速比 | 3:1 |
| 最大入力速度 | 7,000 1/min |
| 減速機の使用温度 | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 保護仕様 | IP54 |
| 連続出カトルク | 40 Nm |
| ギアユニットの負荷モーメント | 1.409 kgcm ² |
| 最大出カトルク | 64 Nm |
| 最大効率 | 95 % |
| 回転抵抗度 | 5 Nm/arcmin |
| 質量 | 4,500 g |
| 減速機のインタフェース、出カシャフト | 80G |
| 減速機のインタフェース、ドライブシャフト | 100A |
| 材質 | RoHS対応 |