


# モータフィルタ CAMF-C6-F-C20-3A

部品番号: 8088929

★ Core product range

FESTO

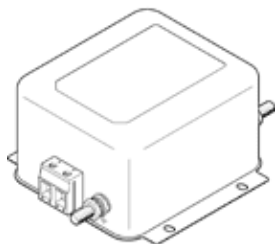

## データシート

特長	値
短絡保護	なし
40°C時の許容負荷電流	20 A
使用電圧範囲 ( AC)	0 ... 250 V
電源周波数	0 ... 400 Hz
絶縁電圧	1,100 V
認証	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-25 ... 100 °C
保護仕様	IP20
周囲温度	-25 ... 100 °C
質量	700 g
取付方法	取付プレート
材質	RoHS対応
取付方向	水平
電気接続ポート1, 機能	供給電圧
電気接続ポート1, 接続タイプ	端子台
電気接続ポート1, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート1, 芯/線数	2
電気接続ポート1, 占有芯/線数	2
Electrical connection 1, conductor cross section	4 ... 6 mm <sup>2</sup>
電気接続ポート2, 機能	供給電圧
電気接続ポート2, 接続タイプ	端子台
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート2, 芯/線数	2
電気接続ポート2, 占有芯/線数	2
Electrical connection 2, conductor cross section	4 ... 6 mm <sup>2</sup>