


ラインヨーク CAMF-C6-FD-C6-3A

部品番号: 8088930

★ Core product range

FESTO

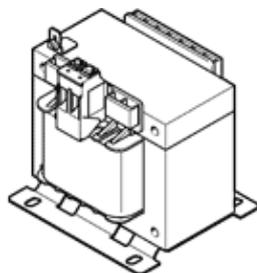

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--------------------------------------|
| 短絡保護 | なし |
| 40°C時の許容負荷電流 | 6 A |
| 使用電圧範囲 (AC) | 0 ... 400 V |
| 作動電圧 AC | 400 V |
| Nominal inductance | 5.7 mH |
| Nominal inductance tolerance | 10 % |
| 電源周波数 | 50 ... 60 Hz |
| 絶縁電圧 | 2,500 V |
| 認証 | ENEC c UL - Recognized (OL) |
| CEマーク | in accordance with EU RoHS directive |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 保管温度 | -10 ... 40 °C |
| 保護仕様 | IP00 |
| 周囲温度 | -10 ... 40 °C |
| 質量 | 2,000 g |
| 取付方法 | 取付プレート |
| 材質 | RoHS対応 |
| 取付方向 | 水平 |
| 電気接続ポート1, 機能 | 供給電圧 |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ | 端子台 |
| 電気接続ポート1, 接続方式 | ネジ端子 |
| 電気接続ポート1, 芯/線数 | 2 |
| 電気接続ポート1, 占有芯/線数 | 2 |
| Electrical connection 1, conductor cross section | 4 mm ² |
| 電気接続ポート2, 機能 | 供給電圧 |
| 電気接続ポート2, 接続タイプ | 端子台 |
| 電気接続ポート2, 接続方式 | ネジ端子 |
| 電気接続ポート2, 芯/線数 | 2 |
| 電気接続ポート2, 占有芯/線数 | 2 |
| Electrical connection 2, conductor cross section | 4 mm ² |