


ボールバルブ VZBE-11/4-WA-63-T-2-F0405-M-V15V15

製品番号: 8089060

FESTO

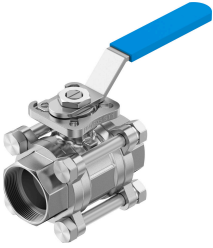

データシート

特徴	値
構造	2ポートボールバルブ, ハンドレバー付
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	ASME B16.11準拠の溶接部

特徴	値
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F04 F05
内径	32 mm
呼び幅 DN	32
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	63
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	23 Nm
規格ベース	ASME B16.11 ISO 5211
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [:-:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 -C...200 -C
流量 Kv	160 m ³ /h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	ステンレス鋼
マテリアル番号ハウジング	1.4408/CF8M
材質シートシール	PTFE, 改質
材質シール	FPM PTFE
ボール材質	ステンレス鋼
ボールの材質番号	1.4408/CF8M
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	1700 g
認証	CRN
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性