


# ストップシリンダ DFST-80-40-L-Y4-A-S-G2

部品番号: 8089690

FESTO

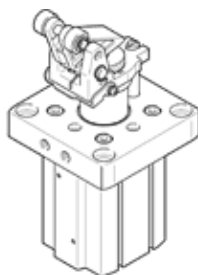

## データシート

特長	値
ストローク	40 mm
ピストン径	80 mm
クッション	P : 固定クッション Shock absorber, adjustable, at front
取付方向	垂直
運転モード	複動式 引側
構造	トグルレバー付ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
トグルレバー位置の検知	反射式センサ用
回転防止仕様 / ガイド	ガイドロッド
使用圧力	2 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	5 ... 60 °C
クッションストローク	20 mm
Permissible impact force on the advanced piston rod	6,000 N
質量	6,350 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover	アルミダイカスト
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス
Material roll	鋼