


軸キット EAMM-A-V25-35A

部品番号: 8093255

FESTO

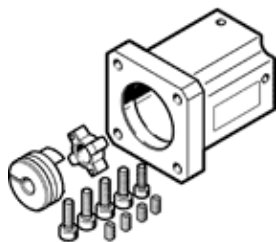

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|------------------------|
| 基準長さ | 40 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| 最高速度 | 10,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 ... 60 °C |
| 相対湿度 | 0 - 95 % |
| 保護仕様 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 負荷慣性モーメント | 0.19 kgmm ² |
| 変換トルク | 0.5 Nm |
| 質量 | 67 g |
| インタフェースコード, アクチュエータ | V25 |
| インタフェースコード, モータ | 35A |
| 材質 | RoHS対応 |