


パラレルモジュール EAMM-U-38-V25-35A-63

部品番号: 8093286

FESTO

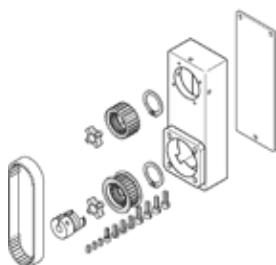

データシート

特長	値
サイズ	38
中間距離	63 mm
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	3,600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	4.35 kgmm ²
無負荷時のトルク	0.05 Nm
変換トルク	0.5 Nm
質量	218 g
インタフェースコード, アクチュエータ	V25
インタフェースコード, モータ	23AB 35A
材質	RoHS対応