


軸キット EAMM-A-T42-60AB

部品番号: 8094949

FESTO

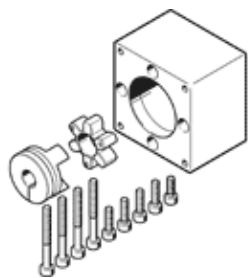

データシート

特長	値
基準長さ	43 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	3.2 kgmm ²
変換トルク	9.5 Nm
質量	314 g
インタフェースコード, アクチュエータ	T42
インタフェースコード, モータ	60AB
材質	RoHS対応