


ボールバルブ VZBE-21/2-T-63-T-2-F0710-M-V15V16

部品番号: 8096671

FESTO

この製品はFesto製ではありません。

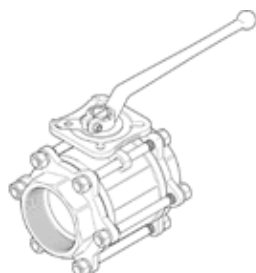

データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	2 1/2 NPT
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F0710
内径	63 mm
DN: 呼び径	65
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	55 Nm
規格	ASME B1.20.1 ISO 5211
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Kv値	181.9 m3/h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	ステンレス
ボールの材質番号	1.4401
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	5,900 g
認証	CRN
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大