


ラインヨーク
CAMF-C6-FD-C6-11A
部品番号: 8096867

FESTO

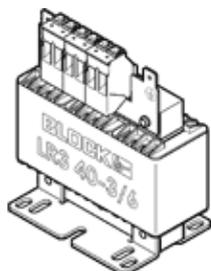

データシート

特長	値
短絡保護	なし
40°C時の許容負荷電流	6 A
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 600 V
Nominal inductance	3.7 mH
Nominal inductance tolerance	10 %
電源周波数	50 ... 60 Hz
絶縁電圧	4,000 V
寸法WxLxH	60 mm x 80 mm x 116 mm
認証	ENEC c UL - Recognized (OL)
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-10 ... 40 °C
保護仕様	IP00
周囲温度	-10 ... 40 °C
質量	940 g
取付方法	取付プレート
材質	RoHS対応
取付方向	水平
電気接続ポート1, 機能	供給電圧
電気接続ポート1, 接続タイプ	端子台
電気接続ポート1, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート1, 芯/線数	6
電気接続ポート1, 占有芯/線数	6
Electrical connection 1, conductor cross section	4 mm ²