


ボールバルブ VZBE-2-T-63-F-3L-F0507-M-V15V15

部品番号: 8096950

FESTO

この製品はFesto製ではありません。

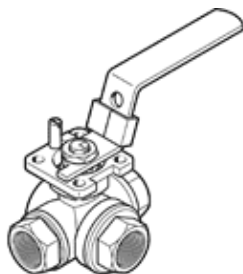

データシート

特長	値
構造	3方向ボールバルブ Lホール
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	2 NPT
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F0507
内径	38.1 mm
DN : 呼び径	50
バルブ機能	3/2
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	85 Nm
規格	ASME B1.20.1 ISO 5211
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Flow rate Kv type L	20.7 m3/h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	鋳造ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	5,800 g
認証	CRN
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大