


Exhaust plate VABF-B14-M3-N14

部品番号: 8099627

FESTO

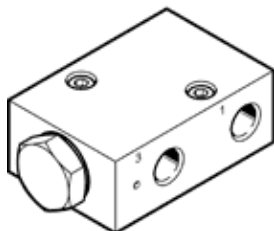

データシート

特長	値
取付方向	任意
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 80 °C
流体温度	-20 ... 80 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
質量	280.5 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	1/4 NPT
エア接続ポート 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
エア接続ポート 4	Flange 1/4 with NAMUR connection 1/4 NPT
材質	RoHS対応
Material regulator housing	鍛造アルミ合金